



Variventプロセスアダプタ


ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

廃止品 - 参考資料

代替品: E33722

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

代替品は新しいセンサをAseptoflex Varioおねじ接続でお使いください。

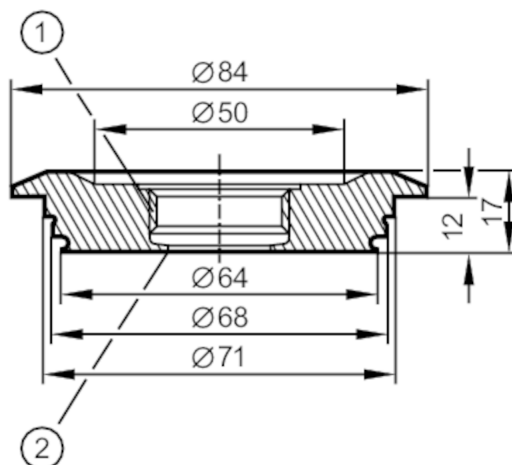

- 1 Aseptoflexねじ
2 Aseptoflexシーリングエッジ

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

アプリケーション

最大許容圧力	[MPa]	2.5
--------	-------	-----

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量	[g]	475.5
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続		Aseptoflex
プロセス接続		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz		0.4 / 4
DIN11866 衛生クラス		H4

備考

梱包数	1 個
-----	-----