




廃止品 - 参考資料

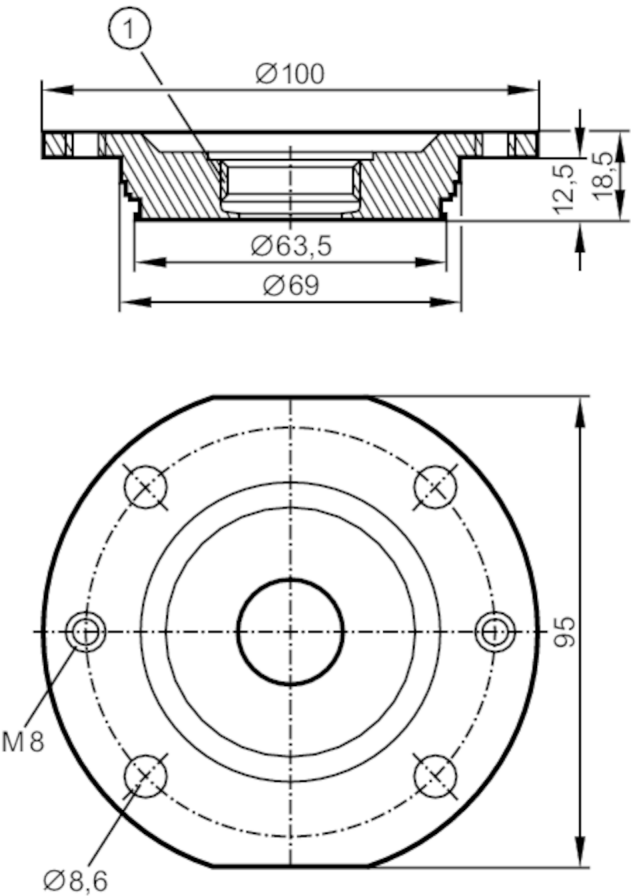

1 Aseptoflexねじ

アプリケーション

最大許容圧力	[MPa]	1
--------	-------	---

機械的仕様

材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	Aseptoflex
プロセス接続	フランジ
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4
DIN11866 衛生クラス	H4

備考

梱包数	1 個
-----	-----