


E33051



取付けアダプタ

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

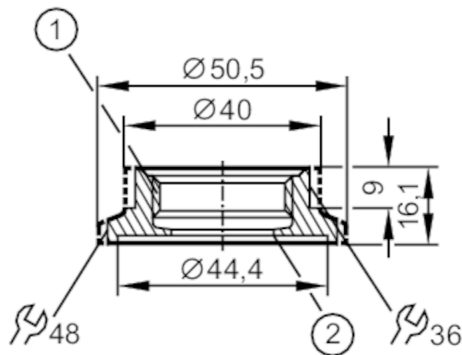

- 1 Aseptoflexねじ
- 2 Aseptoflexシーリングエッジ

EC 1935/2004 

アプリケーション

最大許容圧力	[MPa]	1.6
--------	-------	-----

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量	[g]	144.8
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
センサ接続	Aseptoflex	
プロセス接続	Clamp DN25	
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4	

備考

梱包数	1 個
-----	-----