


E33103



プロセス配管アダプタ DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

廃止品 - 参考資料

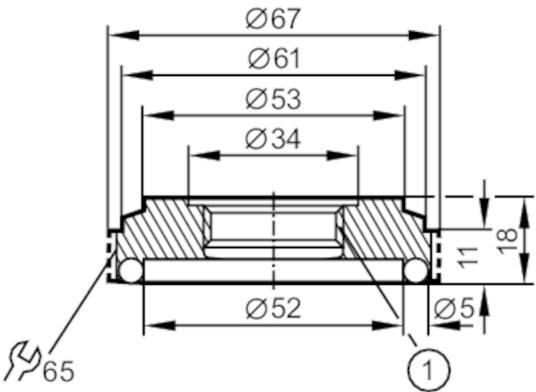

1 Aseptoflexねじ

EC 1935/2004 

アプリケーション

最大許容圧力 [MPa] 2.5

試験 / 認証

圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。

安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g] 328.4

材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)

センサ接続 Aseptoflex

プロセス接続 パイプ取付け DN50 DIN 11864-1-A-BS

媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz 0.4 / 4

DIN11866 衛生クラス H4

備考

梱包数 1 個