




取付けアダプタ

ADAPT IFM-CHERRY-BURELL 2

廃止品 - 参考資料

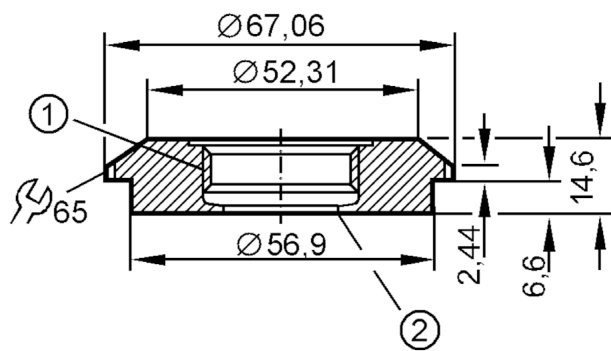

- 1 Aseptoflexねじ
- 2 Aseptoflexシーリングエッジ

アプリケーション

最大許容圧力	[MPa]	2.5
--------	-------	-----

機械的仕様

材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	Aseptoflex
プロセス接続	フランジ 2"
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4
DIN11866 衛生クラス	H4

備考

梱包数	1 個
-----	-----