

E33123



取付けアダプタ


ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

廃止品 - 参考資料

代替品: E33434

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

代替品は新しいセンサをAseptoflex Varioおねじ接続でお使いください。

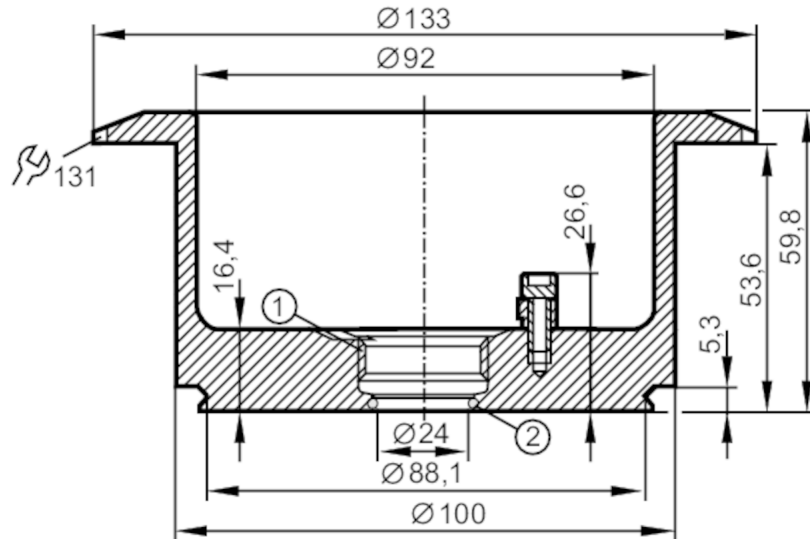

- 1 Aseptoflexねじ
- 2 パッキン

EC 1935/2004 FDA

アプリケーション		
取付		Oリング付
最大許容圧力	[MPa]	3.4
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	1594
取り付け方法		Oリング付
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), O-リング: EPDM	
センサ接続		Aseptoflex
プロセス接続		Tank Spud
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz		0.4 / 4
DIN11866 衛生クラス		H4
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)	O-リング: 5, EPDM, E30054	
	O-リング: 5, FPM (Viton), E30053	

E33123



取付けアダプタ

ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

備考	
梱包数	1 個