


廃止品 - 参考資料

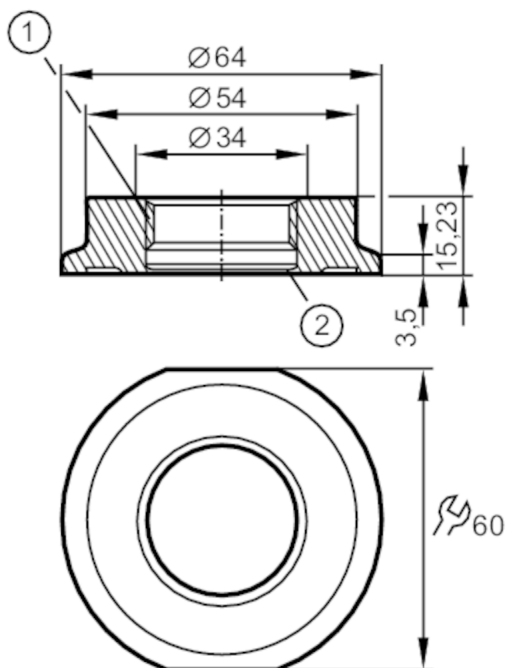

- 1 Aseptoflexねじ
2 Aseptoflexシーリングエッジ

EC 1935/2004 

アプリケーション	
取付	ISO規格配管 (series B)用
最大許容圧力 [MPa]	2.5
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	259
取り付け方法	ISO規格配管 (series B)用
材質	ステンレス1.4435 (SUS316L)
センサ接続	Aseptoflex
プロセス接続	Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4
DIN11866 衛生クラス	H4
備考	
梱包数	1 個