


E33202

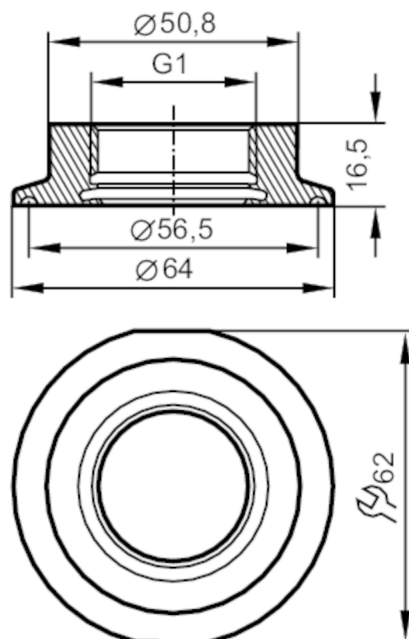

ヘルールプロセスアダプタ

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested 

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	1.6
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	227.5
媒体接触部の材質	ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4	
センサ接続	G 1 めすねじ Aseptoflex Vario	
プロセス接続	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
シーリング	ガスケット	
DIN11866 衛生クラス	H4	
アクセサリ		
付属品	O-リング: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA規格適合, E30054	
アクセサリ (別売り)	O-リング: 1 x 24 x 2, FKM, FDA規格適合, E30123	
	O-リング: 1, PEEK, FDA規格適合, E30124	
備考		
梱包数	1 個	