


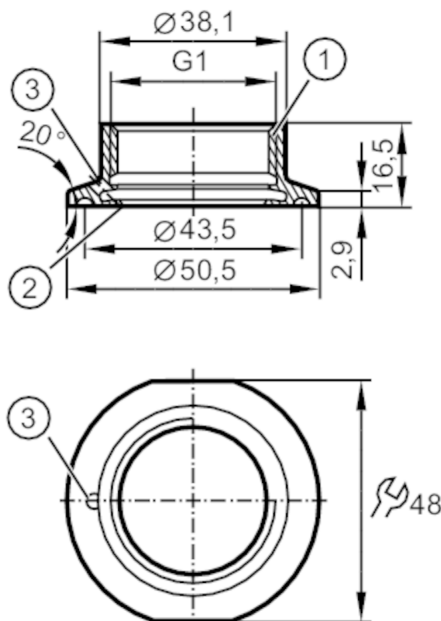

- 1 Aseptoflex Vario
2 密封面
3 リーク孔



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified



アプリケーション	
仕様	リーク孔付
最大許容圧力 [MPa]	1.6
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	100
媒体接触部の材質	ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4
センサ接続	G 1 めすねじ Aseptoflex Vario
プロセス接続	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
シーリング	ガスケット
DIN11866 衛生クラス	H4
アクセサリ	
付属品	O-リング: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA規格適合, E30054
アクセサリ(別売り)	O-リング: 1 x 24 x 2, FKM, FDA規格適合, E30123 Oリング: 1, PEEK, FDA規格適合, E30124
備考	
梱包数	1 個