


E33212



ハイジェニック用プロセスアダプタ

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"

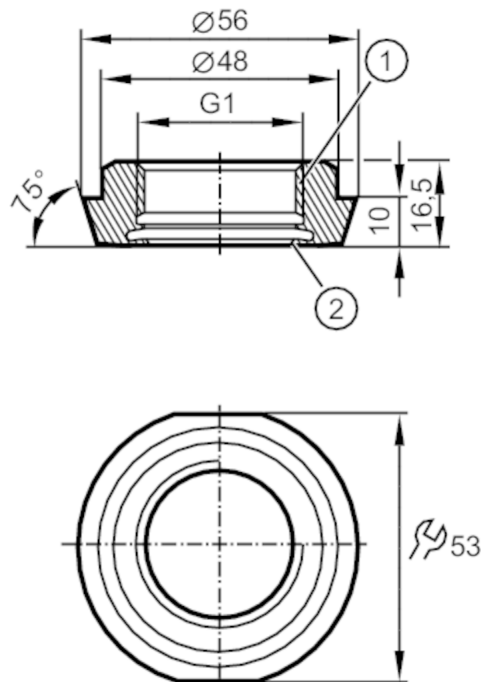

- 1 Aseptoflex Vario
- 2 密封面

EC 1935/2004 

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	4
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	197
媒体接触部の材質	ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4	
センサ接続	G 1 めすねじ Aseptoflex Vario	
プロセス接続	配管用アダプター DN40 (1,5") DIN 11851	
シーリング	ガスケット	
DIN11866 衛生クラス	H4	
アクセサリ		
付属品	O-リング: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA規格適合, E30054	
アクセサリ (別売り)	O-リング: 1 x 24 x 2, FKM, FDA規格適合, E30123	
	Oリング: 1, PEEK, FDA規格適合, E30124	
備考		
梱包数	1 個	