


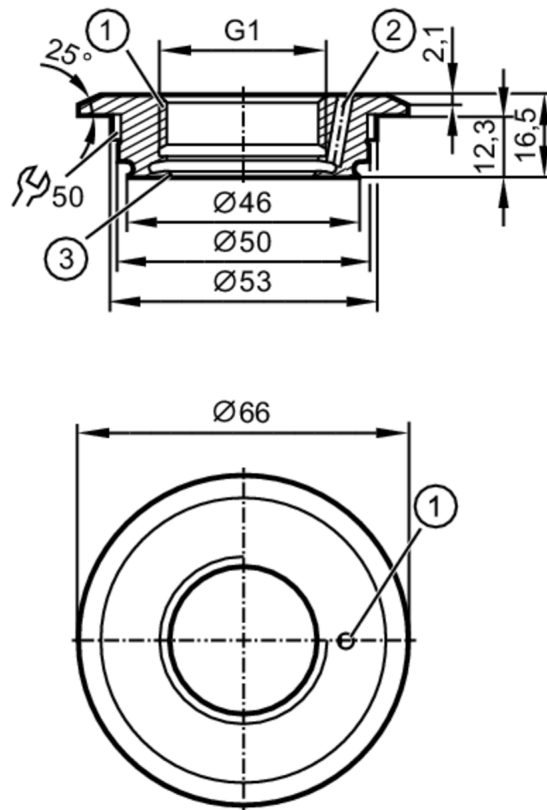

- 1 Aseptoflex Vario
2 リーク孔
3 密封面



EC 1935/2004 EHEDG Certified



アプリケーション

仕様	リーク孔付
最大許容圧力 [MPa]	2.5

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g]	225
媒体接触部の材質	ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4
センサ接続	G 1 めすねじ Aseptoflex Vario
プロセス接続	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
シーリング	ガスケット
DIN11866 衛生クラス	H4

アクセサリ

付属品	O-リング: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA規格適合, E30054
アクセサリ (別売り)	O-リング: 1 x 24 x 2, FKM, FDA規格適合, E30123
	O-リング: 1, PEEK, FDA規格適合, E30124

E33228



Variventプロセスアダプタ

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A

備考	
梱包数	1 個