




T型チーズ

T-ADAPT G1 DN15

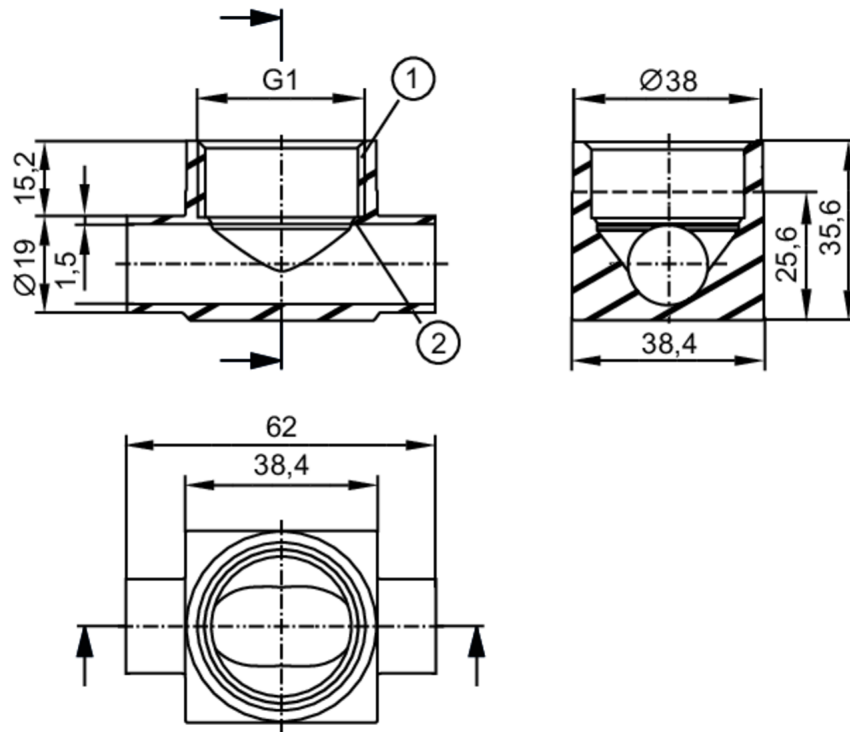

- 1 Aseptoflex Vario
2 密封面

EC 1935/2004 

アプリケーション

最大許容圧力 [MPa]	2.5
最大許容圧力についての注意	センサとアダプタの接続用

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g]	273.5
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4
センサ接続	G 1 Aseptoflex Vario
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 19 mm
シーリング	ガスケット

アクセサリ

付属品	O-リング: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA規格適合, E30054
アクセサリ(別売り)	O-リング: 1 x 24 x 2, FKM, FDA規格適合, E30123

備考

梱包数	1 個
-----	-----