


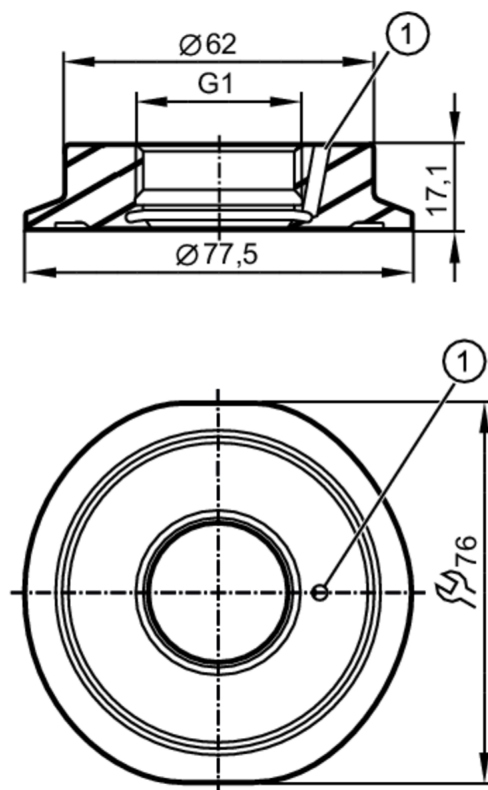

1 リーク孔



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

アプリケーション

仕様	リーク孔付
最大許容圧力 [MPa]	2.5

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレーター)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g]	380.5
媒体接触部の材質	ステンレス1.4435 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4
センサ接続	G 1 めすねじ Aseptoflex Vario
プロセス接続	Clamp DN50 DIN 11864-3-A-BKS
シーリング	ガスケット

アクセサリ

付属品	O-リング: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA規格適合, E30054
アクセサリ(別売り)	O-リング: 1 x 24 x 2, FKM, FDA規格適合, E30123
	Oリング: 1, PEEK, FDA規格適合, E30124

備考

梱包数	1 個
-----	-----