


E34005



温度センサ用保護管

HYGIENIC THERMOWELL L=050

廃止品 - 参考資料

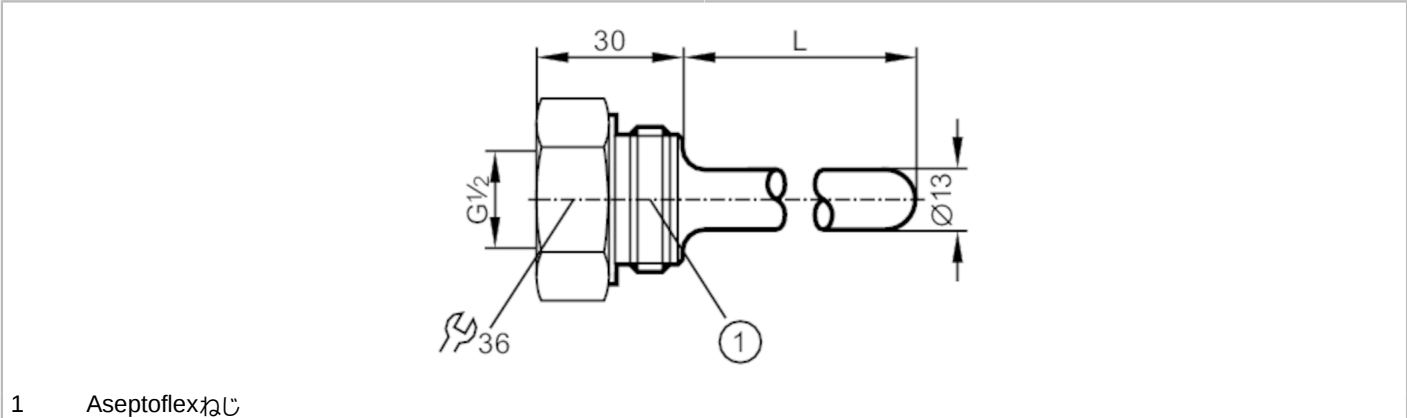

 EC 1935/2004 EHEDG Tested 

アプリケーション	
仕様	温度センサ用 Ø 10 mm
アプリケーション	ハイジエニックシステム
推奨媒体	ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体
最大許容圧力 [MPa]	2.5
測定範囲 / 設定範囲	
プローブ長 L [mm]	45
機械的仕様	
重量 [g]	173.5
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	G 1/2 Ø 10 mm
プロセス接続	Aseptoflex
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	< 0.6 / -
備考	
梱包数	1 個