


E35020



温度センサ用保護管

THERMOWELL D10/G1/2/L=200

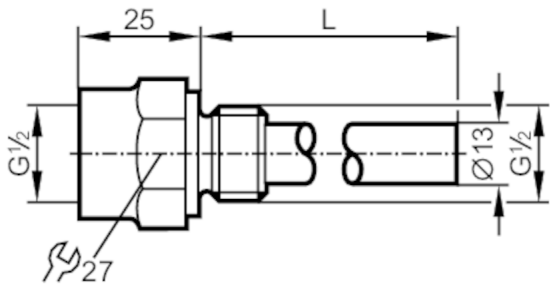

アプリケーション

仕様	温度センサ用 EL = 200 mm
最大許容圧力 [MPa]	1.6

測定範囲 / 設定範囲

プローブ長 L [mm]	182
--------------	-----

機械的仕様

重量 [g]	161.5
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	G 1/2 Ø 10 mm
プロセス接続	G 1/2

備考

梱包数	1 個
-----	-----