


E35060

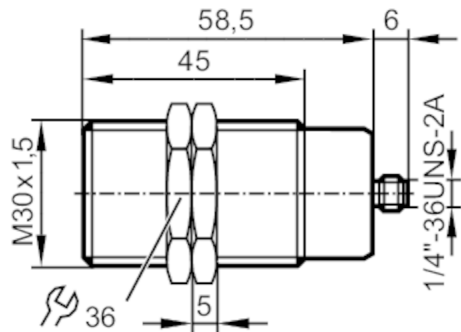

赤外線温度センサ用センサヘッド
SENSOR HEAD



1 3/4" Clamp ISO 2852

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20～250

機械的仕様

重量 [g] 169.5

材質 アルミニウム (AlMg3) 黒: アルマイト加工, ステンレス 1.4305 (SUS303), ロックナット: ステンレス 1.4301 (SUS304), O-リング: FKM


レンズ材質 強化光学ガラス

締付トルク [Nm] 0.165

備考

梱包数 1 個

特性図等

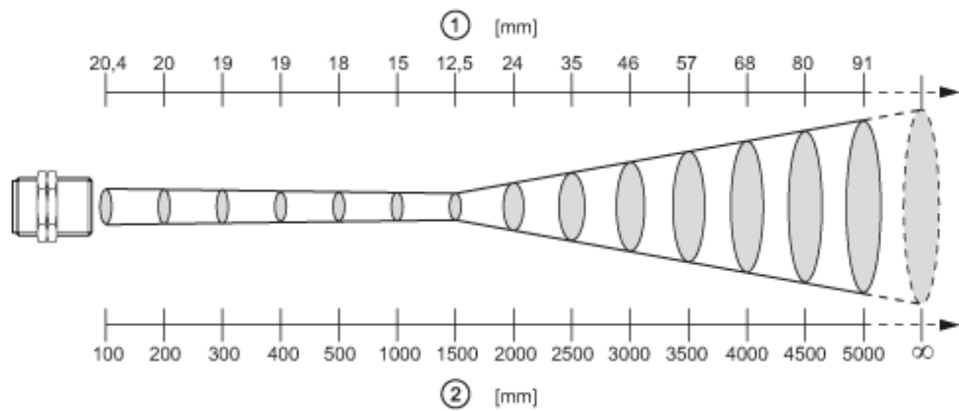

- 1 測定点の直径
- 2 測定距離