


# E35110



## 温度センサ用保護管

THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100

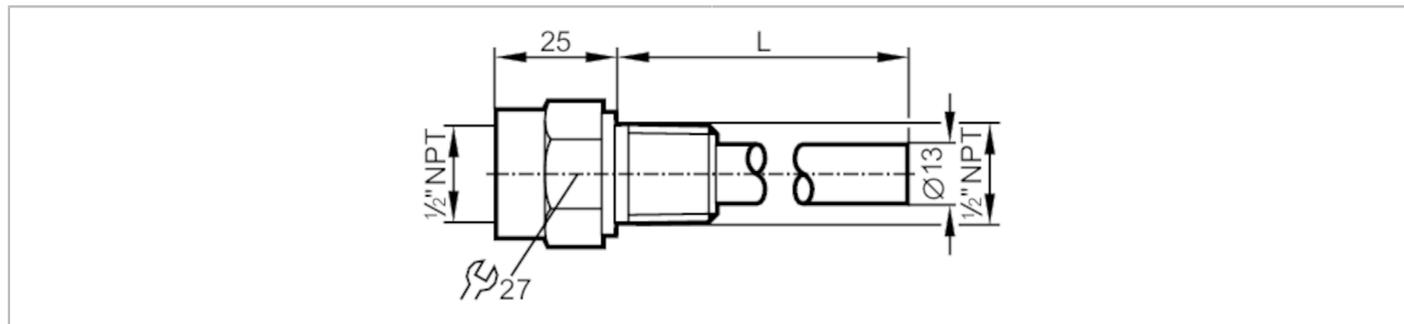

### アプリケーション

仕様	温度センサ用 EL = 100 mm
最大許容圧力 [MPa]	1.6

### 測定範囲 / 設定範囲

プローブ長 L [mm]	72
--------------	----

### 機械的仕様

重量 [g]	120
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
センサ接続	1/2" NPT Ø 10 mm
プロセス接続	1/2" NPT

### 備考

梱包数	1 個
-----	-----