


E35120



温度センサ用保護管

THERMOWELL D10/NPT1/2/L=200

廃止品 - 参考資料

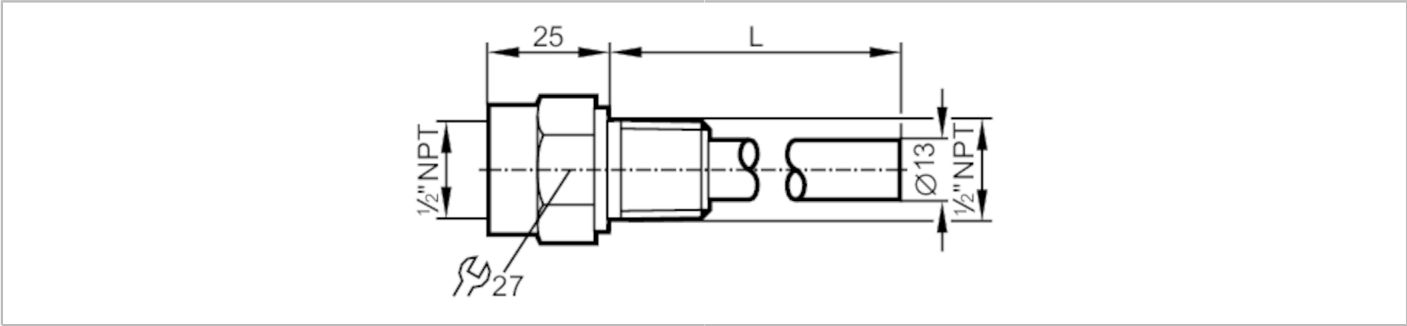

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	1.6
測定範囲 / 設定範囲		
プローブ長 L	[mm]	172
機械的仕様		
重量	[g]	153.2
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)	
センサ接続	1/2" NPT Ø 10 mm	
プロセス接続	1/2" NPT	
備考		
梱包数	1 個	