


E35210



溶接用保護管 温度センサ用
WELDING THERMOWELL G1/2

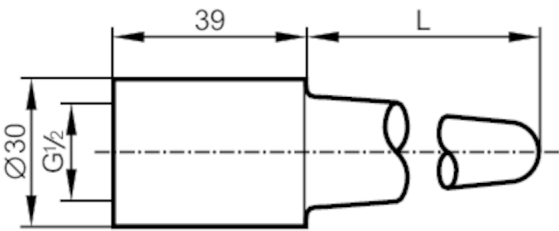

アプリケーション		
仕様		温度センサ用 EL = 100 mm
最大許容圧力	[MPa]	10
測定範囲 / 設定範囲		
プローブ長 L	[mm]	73
機械的仕様		
重量	[g]	315.7
外形寸法	[mm]	Ø 10
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)	
センサ接続	G 1/2	
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 30 mm	
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	< 0.6 / -	
備考		
梱包数	1 個	