


E37411



溶接用保護管 温度センサ用

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50

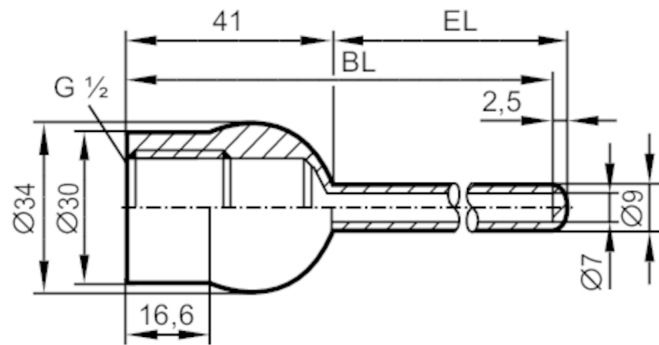

アプリケーション

仕様	温度センサ用 EL = 50 mm
最大許容圧力 [MPa]	30

機械的仕様

重量 [g]	159.3
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	G 1/2 テーパー形シーリングエッジ Ø 6 mm
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 34 mm
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	≤ 0.6 / -
取付けた時の長さ EL [mm]	49
管長 BL [mm]	87

備考

梱包数	1 個
-----	-----