


E37450



溶接用保護管 温度センサ用
THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300

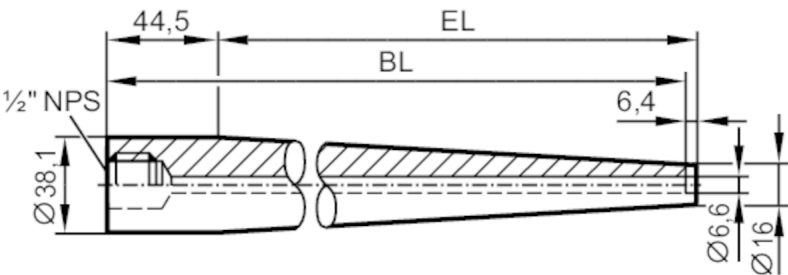

 EC 1935/2004 EHEDG Certified 

アプリケーション

仕様	温度センサ用 EL = 350 mm
最大許容圧力 [MPa]	40

精度 / 誤差

最大許容流速 [m/s]	13
--------------	----

機械的仕様

重量 [g]	1577.5
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	1/2" NPS Ø 6 mm G1/2および1/2" NPT適合
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 38,1 mm
取付けた時の長さ EL [mm]	267
管長 BL [mm]	304.8

備考

梱包数	1 個
-----	-----