


E37521



温度センサ用保護管

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150

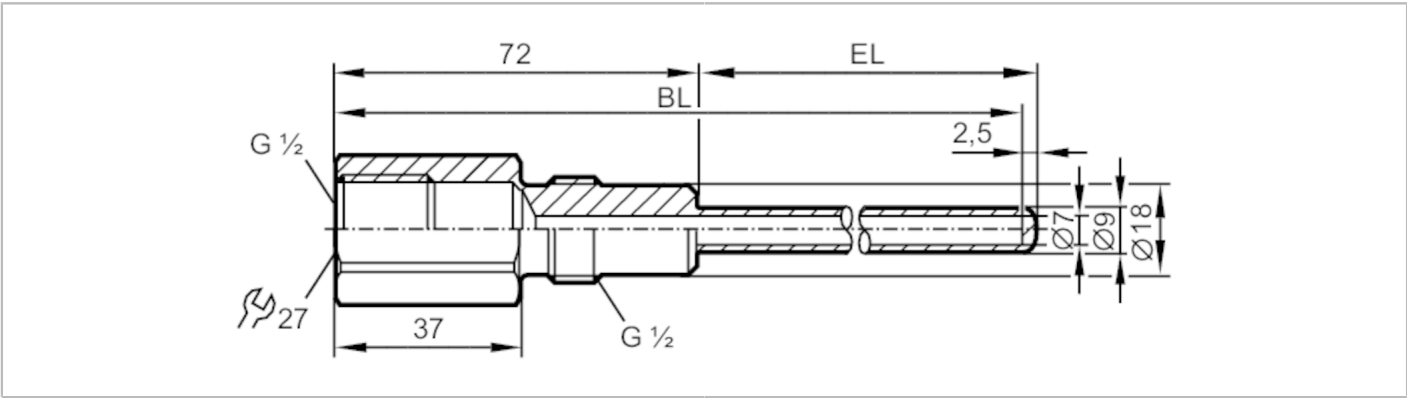

EC 1935/2004 EHEDG Tested

アプリケーション		
仕様		温度センサ用 EL = 150 mm
最大許容圧力	[MPa]	1.6
機械的仕様		
重量	[g]	197.5
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続		G 1/2 テーパー形シーリングエッジ Ø 6 mm
プロセス接続		G 1/2
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz		≤ 0.6 / -
取付けた時の長さ EL	[mm]	118
管長 BL	[mm]	187
備考		
梱包数		1 個