


E37630



温度センサ用保護管

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=200

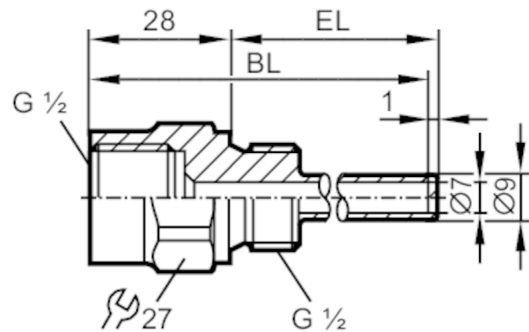

アプリケーション

仕様	温度センサ用 EL = 200 mm
最大許容圧力 [MPa]	10

機械的仕様

重量 [g]	154.8
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
センサ接続	G 1/2 Ø 6 mm
プロセス接続	G 1/2
取付けた時の長さ EL [mm]	174
管長 BL [mm]	201

備考

梱包数	1 個
-----	-----