


# E37640



## 温度センサ用保護管

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=250

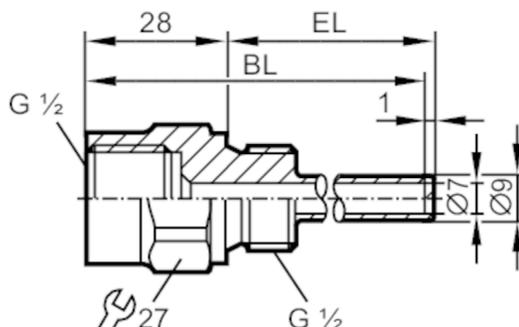

### アプリケーション

仕様	温度センサ用 EL = 250 mm
最大許容圧力 [MPa]	10

### 機械的仕様

重量 [g]	172.2
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
センサ接続	G 1/2 Ø 6 mm
プロセス接続	G 1/2
取付けた時の長さ EL [mm]	224
管長 BL [mm]	250

### 備考

梱包数	1 個
-----	-----