


E37700



温度センサ用保護管

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=50

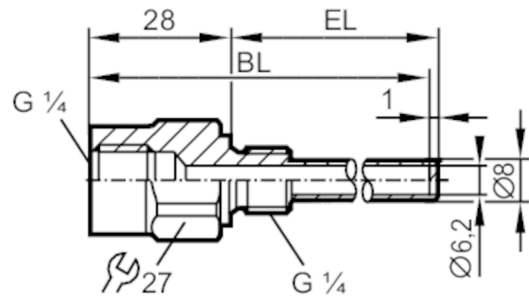

アプリケーション

仕様	温度センサ用 EL = 50 mm
最大許容圧力 [MPa]	10

機械的仕様

重量 [g]	84.9
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
センサ接続	G 1/4 Ø 6 mm
プロセス接続	G 1/4
取付けた時の長さ EL [mm]	27
管長 BL [mm]	54

備考

梱包数	1 個
-----	-----