


E37910



温度センサ用保護管

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=100

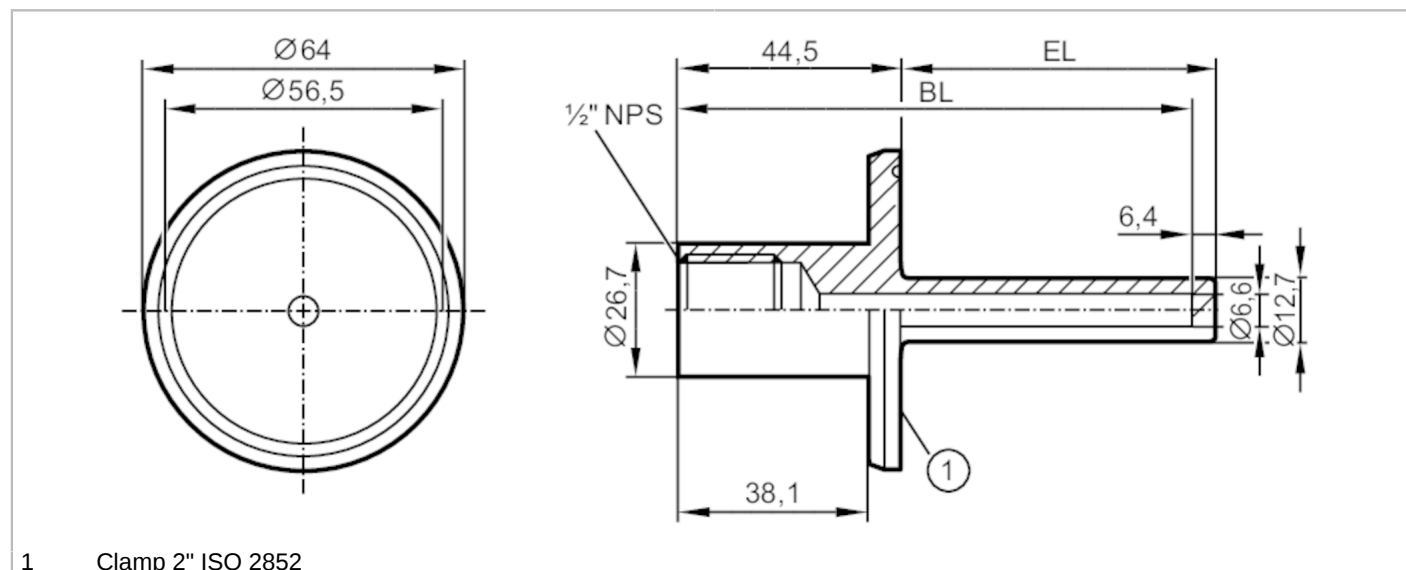

1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified



アプリケーション

仕様	温度センサ用 EL = 100 mm
最大許容圧力 [MPa]	2.5

機械的仕様

重量 [g]	296.2
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	1/2" NPS Ø 6 mm G1/2および1/2" NPT適合
プロセス接続	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	≤ 0.6 / -
取付けた時の長さ EL [mm]	64
管長 BL [mm]	101.6

備考

梱包数	1 個
-----	-----