


# E37950



## 温度センサ用保護管

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=300

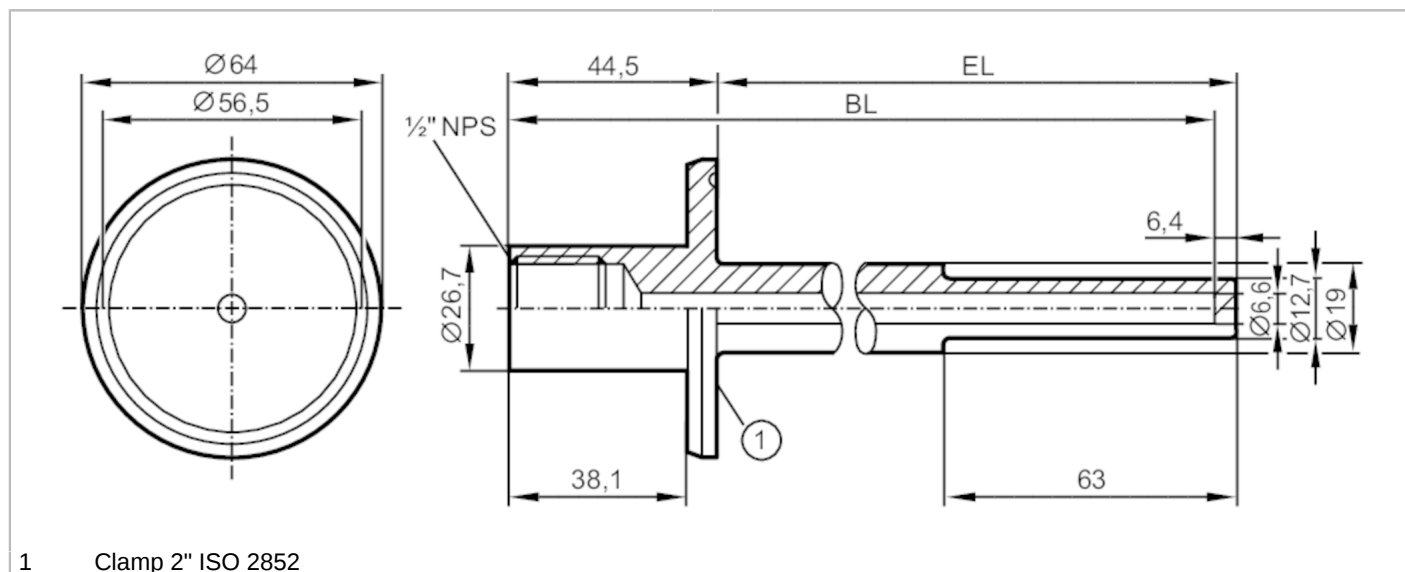

1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified



### アプリケーション

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 仕様           | 温度センサ用 EL = 350 mm |
| 最大許容圧力 [MPa] | 2.5                |

### 機械的仕様

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 重量 [g]              | 725                                  |
| 材質                  | ステンレス 1.4404 (SUS316L)               |
| センサ接続               | 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2および1/2" NPT適合    |
| プロセス接続              | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
| 媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | ≤ 0.6 / -                            |
| 取付けた時の長さ EL [mm]    | 267                                  |
| 管長 BL [mm]          | 304.8                                |

### 備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|