


E37211



温度センサ用保護管

THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=100

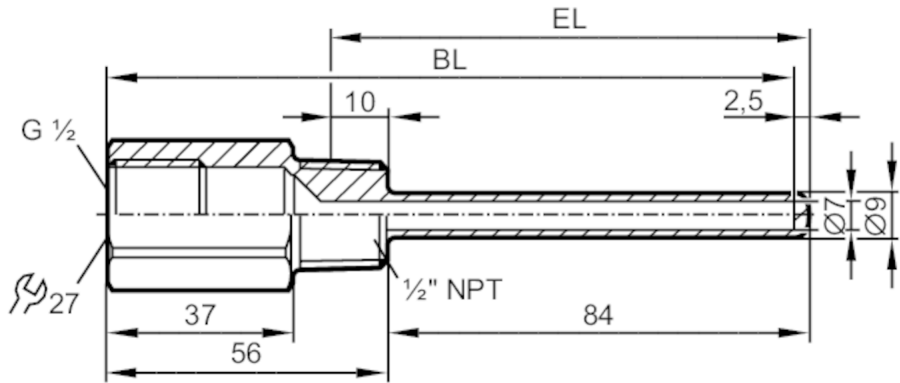

アプリケーション

仕様	温度センサ用 EL = 100 mm
最大許容圧力 [MPa]	1.6

機械的仕様

重量 [g]	164.6
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	G 1/2 テーパー形シーリングエッジ Ø 6 mm
プロセス接続	1/2" NPT
取付けた時の長さ EL [mm]	94
管長 BL [mm]	137

備考

梱包数	1 個
-----	-----