


E37230



温度センサ用保護管

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=230

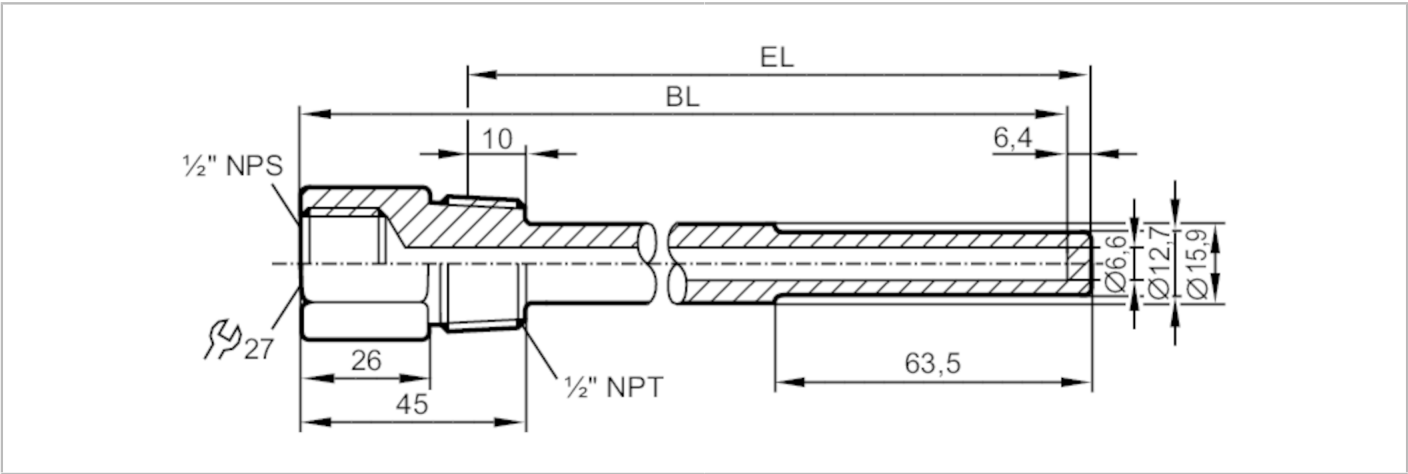

アプリケーション		
仕様		温度センサ用 EL = 300 mm
最大許容圧力	[MPa]	40
精度 / 誤差		
最大許容流速	[m/s]	12
機械的仕様		
重量	[g]	354.6
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続		1/2" NPS Ø 6 mm G1/2および1/2" NPT適合
プロセス接続		1/2" NPT
取付けた時の長さ EL	[mm]	201
管長 BL	[mm]	228.6
備考		
梱包数		1 個