


E38425



溶接用保護管 温度センサ用
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50

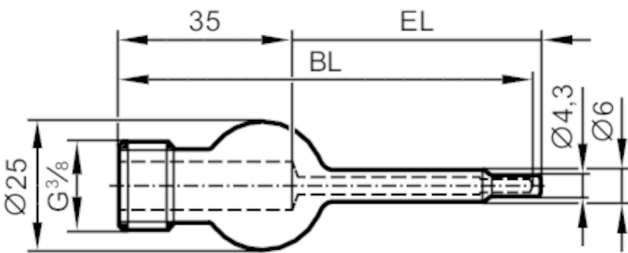

 EC 1935/2004 EHEDG Certified 

アプリケーション

仕様	温度センサ用 EL = 83 mm
最大許容圧力 [MPa]	16

機械的仕様

重量 [g]	79.6
材質	ステンレス1.4435 (SUS316L)
センサ接続	G 3/8 めすねじ Ø 3 mm
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 25 mm
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	< 0.4 / -
取付けた時の長さ EL [mm]	50
管長 BL [mm]	83

備考

梱包数	1 個
-----	-----