 





温度センサ用保護管

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38

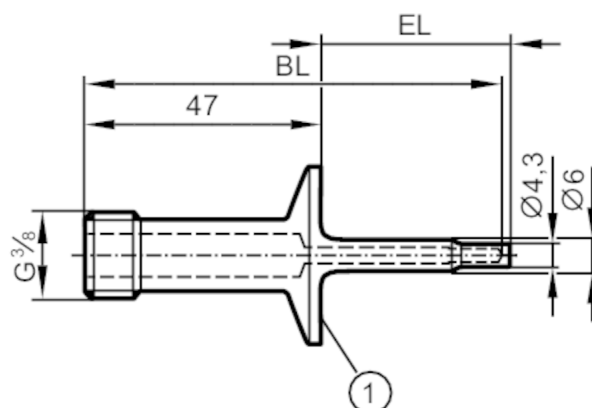

アプリケーション

仕様	温度センサ用 EL = 83 mm
最大許容圧力 [MPa]	2.5

機械的仕様

重量 [g]	70
材質	ステンレス1.4435 (SUS316L)
センサ接続	G 3/8 めすねじ Ø 3 mm
プロセス接続	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	< 0.4 / -
取付けた時の長さ EL [mm]	38
管長 BL [mm]	83

備考

梱包数	1 個
-----	-----