


E38825



温度センサ用保護管

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50

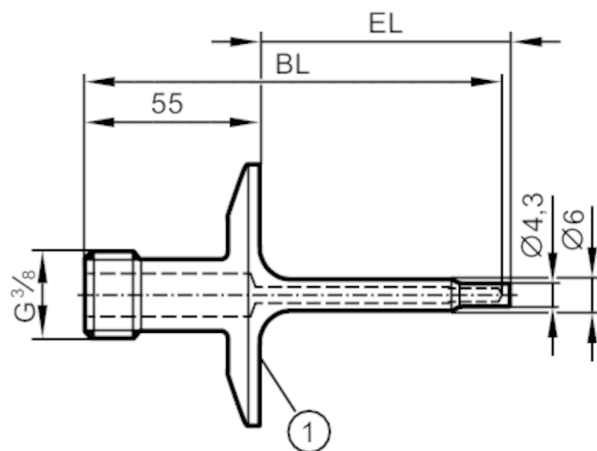

アプリケーション	
仕様	温度センサ用 EL = 83 mm
最大許容圧力 [MPa]	2.5
機械的仕様	
重量 [g]	108.4
材質	ステンレス1.4435 (SUS316L)
センサ接続	G 3/8 めすねじ Ø 3 mm
プロセス接続	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	< 0.4 / -
取付けた時の長さ EL [mm]	50
管長 BL [mm]	83
備考	
梱包数	1 個