




プロセスセンサ用溶接アダプタ

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25

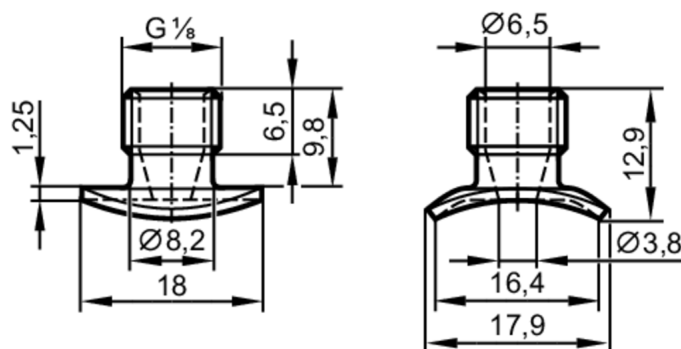

EC 1935/2004 FDA

アプリケーション	
最大許容圧力 [MPa]	12
最大許容圧力についての注意	センサとアダプタの接続用
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	8.2
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	G 1/8 めすねじ Ø 3 mm
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 18 mm , 呼び径: DN25...DN100, 管厚: 1,25 mm
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	< 0.4 / -
備考	
梱包数	1 個