


E40434



低流量用プロセスアダプタ

FLOW ADAPT

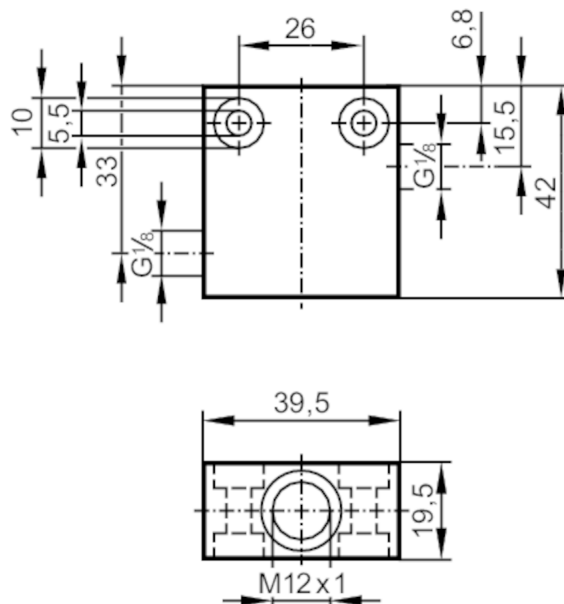

アプリケーション	
アプリケーション	工業用アプリケーション
取付	G1/8A オスネジ取付け 取付け方向任意, (SA5)
媒体温度 [°C]	0~80
最大許容圧力 [MPa]	10
測定範囲 / 設定範囲	
流速設定範囲 [ml/min]	2~150
機械的仕様	
重量 [g]	212.7
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	M12 x 1
プロセス接続	G 1/8
アクセサリ	
付属品	パッキン: 1, U-seal
アクセサリ (別売り)	アダプタ: ≤ 30 bar, E40101
	アダプタ: ≤ 300 bar, E40236
備考	
備考	相対測定専用
梱包数	1 個