


E40026



低流量用プロセスアダプタ
FLOW ADAPT M12X1 AL

廃止品 - 参考資料

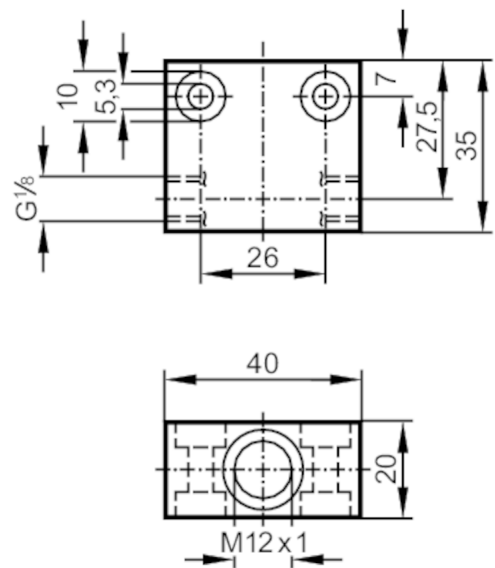

アプリケーション

仕様	流量センサ用 M12 x 1
媒体温度 [°C]	0～80

測定範囲 / 設定範囲

流速設定範囲 [ml/min]	2～50
-----------------	------

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

取り付け方法	ケーブルグランド, (G 1/8 A 任意の位置に固定)
外形寸法 [mm]	M12 x 1
ねじ規格	M12 x 1
材質	AlZnMgCu (3.4335) 黒: アルマイト加工

備考

梱包数	1 個
-----	-----