


E40057



低流量用プロセスアダプタ
FLOW ADAPT G1/4 PVDF

廃止品 - 参考資料

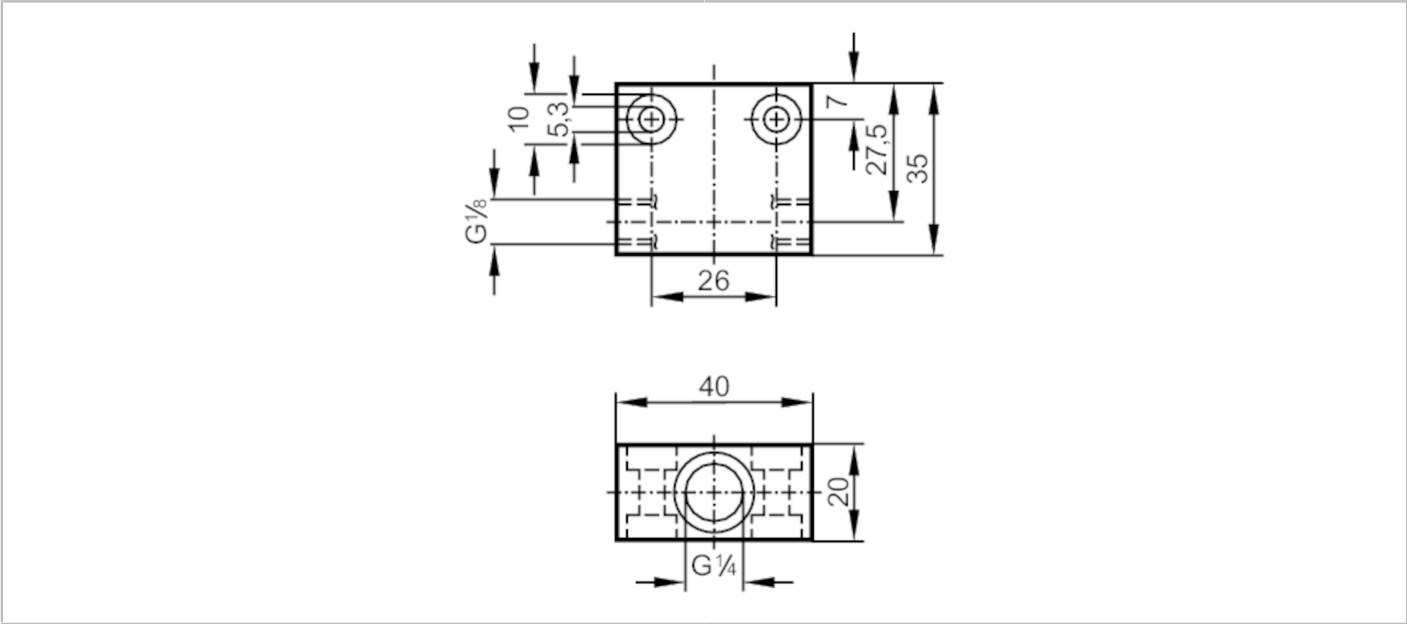

アプリケーション	
仕様	流量センサ用 G¼
媒体温度 [°C]	0～80
測定範囲 / 設定範囲	
流速設定範囲 [ml/min]	2～50
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
取り付け方法	ケーブルグランド, (G 1/8 A 任意の位置に固定)
材質	PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
備考	
梱包数	1 個