


T型チーズ ロックリング付き

T-PIECE QL22-18-22/VA

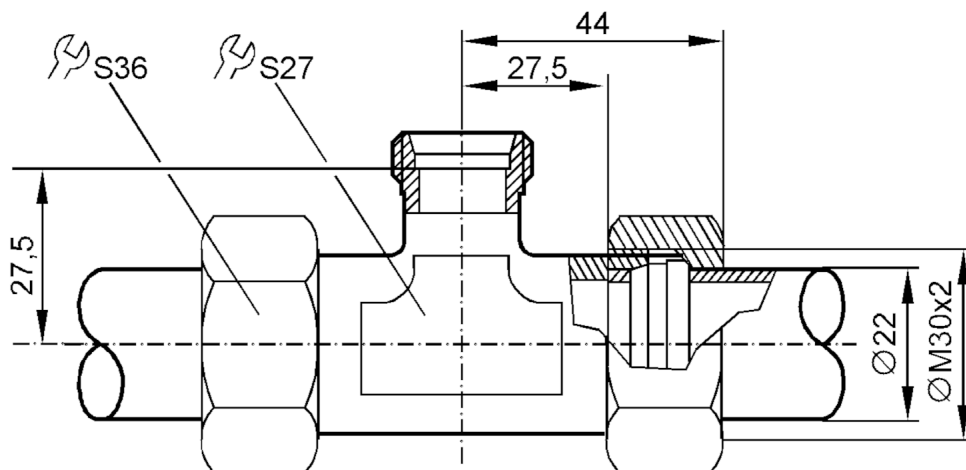

アプリケーション

仕様	センサ及びアダプタ配管接続 M26x1,5
アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量	[g]	385.5
取り付け方法	推奨: 精密鋼管 22 x 1.5 DIN 2391/ISO 3304	
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)	
センサ接続	M26 x 1,5	
プロセス接続	Ø 22 mm	

アクセサリ

アクセサリ(別売り)	アダプタ: 1 x M18 x 1,5, 流量センサ直接接続用, E40104
------------	---

備考

備考	アプリケーションに適した認定潤滑ペーストを使用してください ロックリング接続の取付け指示の記述に従ってください。
梱包数	1 個