


E40098



プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ
Adapter SI0/G1/4/MS

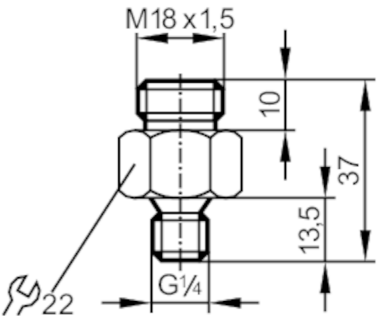

アプリケーション	
アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
最大許容圧力 [MPa]	3
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	60.6
外形寸法 [mm]	M18 x 1.5
ねじ規格	M18 x 1.5
材質	真鍮 2.0401
センサ接続	M18 x 1.5 めすねじ
プロセス接続	接圧部 G 1/4
検出する液面レベル [mm]	13.5, (測定プローブ SID, SFD, TN)
アクセサリ	
付属品	パッキン: 1, AFM
備考	
備考	3 MPa以上のアプリケーションには高圧用アダプタを使用してください。
梱包数	1 個