


E40099



プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ

Adapter SI1/G1/4/VA

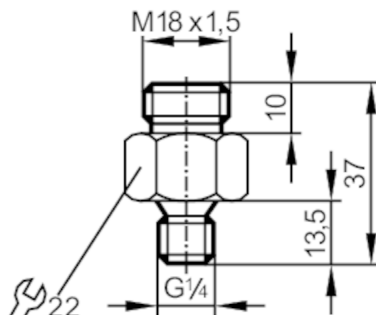

CRN

アプリケーション	
アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
最大許容圧力 [MPa]	10
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	60.6
外形寸法 [mm]	M18 x 1.5
ねじ規格	M18 x 1.5
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	M18 x 1.5 めすねじ
プロセス接続	接圧部 G 1/4
検出する液面レベル [mm]	13.5, (測定プローブ SID, SFD, TN)
アクセサリ	
付属品	パッキン: 1, AFM
備考	
備考	3 MPa以上のアプリケーションには高圧用アダプタを使用してください。 飲料水のアプリケーションの場合は付属のパッキンをアプリケーション専用の物に交換してください。
梱包数	1 個