


E40106

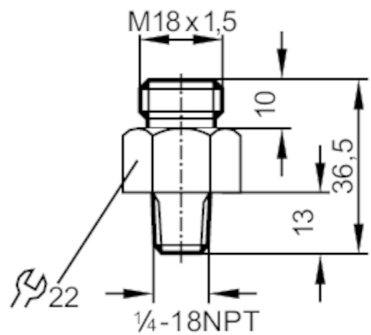

プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ

Adapter SI/1 - 1/4NPT



CRN

アプリケーション	
アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
最大許容圧力 [MPa]	30
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar]	303
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	57.6
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	M18 x 1,5 めすねじ
プロセス接続	接圧部 1/4" NPT
検出する液面レベル [mm]	13.9, (測定プローブ SID, SFD, TN)
備考	
梱包数	1 個