


E40126



取付けアダプタ

ADAPT /SI/9/1/1/4NPT /TI

廃止品 - 参考資料

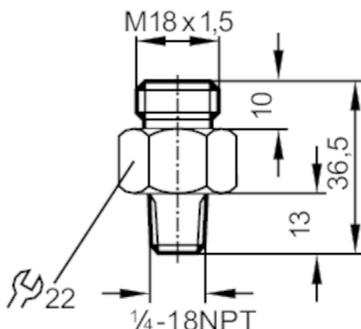

アプリケーション

最大許容圧力 [MPa] 30

試験 / 認証

圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。

安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

外形寸法 [mm]	M18 x 1
ねじ規格	M18 x 1
材質	チタン 3.7235
センサ接続	M18 x 1,5 めすねじ
プロセス接続	接圧部 1/4" NPT
検出する液面レベル [mm]	13.9, (測定プローブ SID, SFD, TN)

備考

梱包数 1 個