


E40137



T型チース

T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4

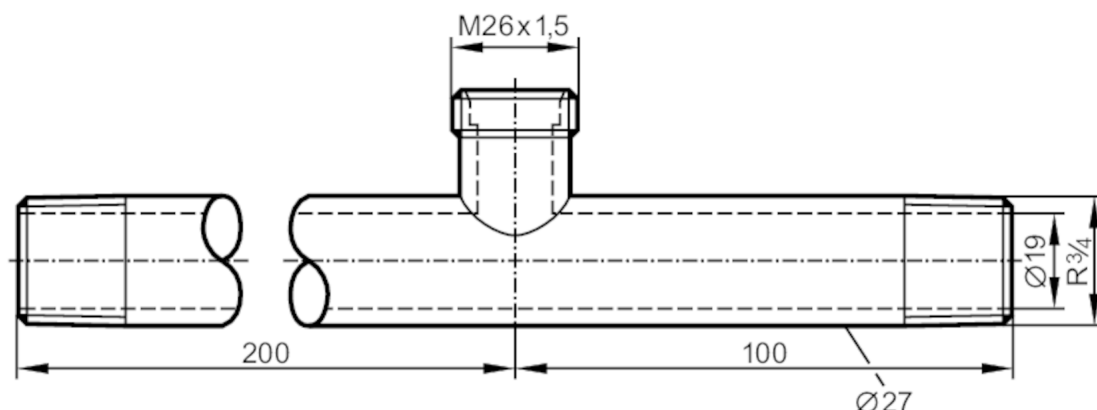

アプリケーション

仕様	センサ及びアダプタ配管接続 M26x1,5
流速設定範囲 [l/min]	0~20
アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
最大許容圧力 [MPa]	3

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g]	757.5
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
センサ接続	M26 x 1,5
プロセス接続	接圧部 R 3/4

アクセサリ

アクセサリ(別売り)	アダプタ: 1 x M18 x 1,5, 流量センサ直接接続用, E40104
------------	---

備考

梱包数	1 個
-----	-----