


# E40157



圧縮空気流量センサ用配管

MESSSTR DN15/L300/VA/D21,3

廃止品 - 参考資料

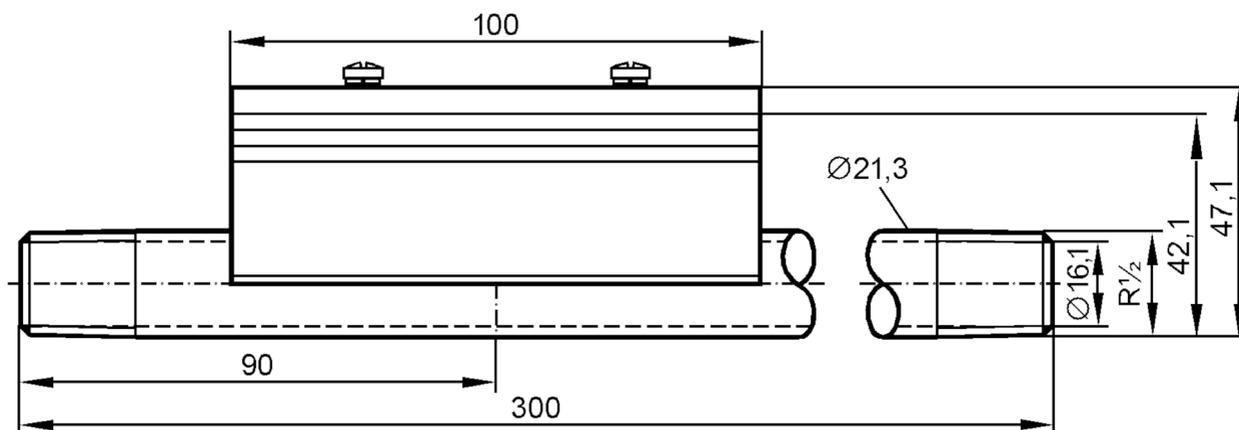

## アプリケーション

仕様	圧縮エア用フローメータ SD6
最大許容圧力 [MPa]	1.6

## 機械的仕様

材質	ステンレス 1.4301 (SUS304), FKM , アルミニウム (アルマイト処理)
プロセス接続	R 1/2

## 備考

梱包数	1 個
-----	-----