


E40159



低流量用プロセスアダプタ

FLOW ADAPT SF PTFE

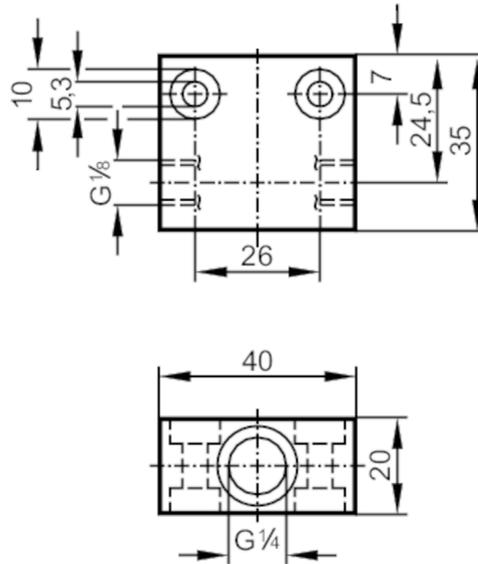

アプリケーション	
仕様	セラミックプローブ付流量センサ用 G $\frac{1}{4}$
取付	G $\frac{1}{8}$ A オスネジ取付け 取付け方向任意
媒体温度 [°C]	0~80
最大許容圧力 [MPa]	3
測定範囲 / 設定範囲	
流速設定範囲 [ml/min]	2~50
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	48
材質	PTFE
センサ接続	G $\frac{1}{4}$
プロセス接続	G $\frac{1}{8}$
備考	
備考	相対測定専用
梱包数	1 個