


# E40161



## 低流量用プロセスアダプタ

ADAPTBLOCK D10 G1/4

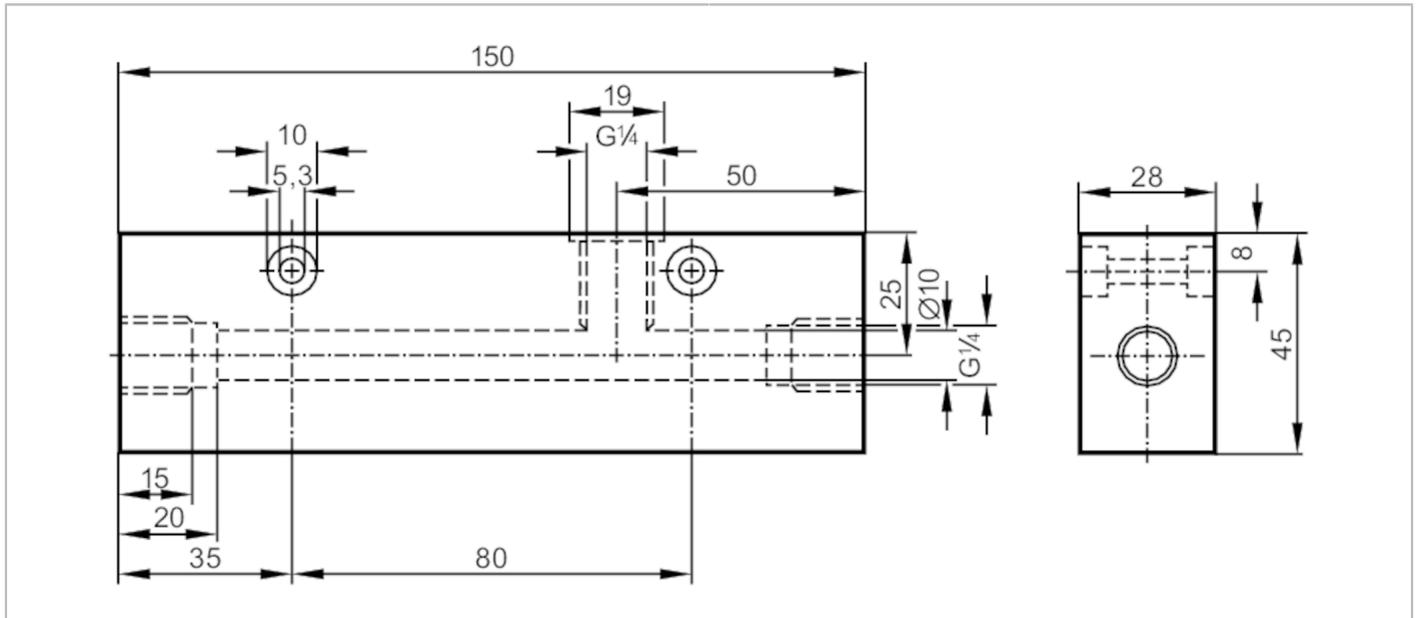

アプリケーション	
仕様	流量センサ用 SID, SF5
流速設定範囲 [l/min]	0.2~2, ((SI1xxx); 0.2~3 (SI5xxx), 工場出荷時の設定は水を使用)
アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
最大許容圧力 [MPa]	30
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	1514
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	M18 x 1,5
プロセス接続	G 1/4
アクセサリ	
付属品	アダプタ: 1 x G1/4 BSPP, E40099 パッキン: 1, U-seal
備考	
備考	相対測定専用
梱包数	1 個