


E40164



低流量用プロセスアダプタ

ADAPTBLOCK D27 G1

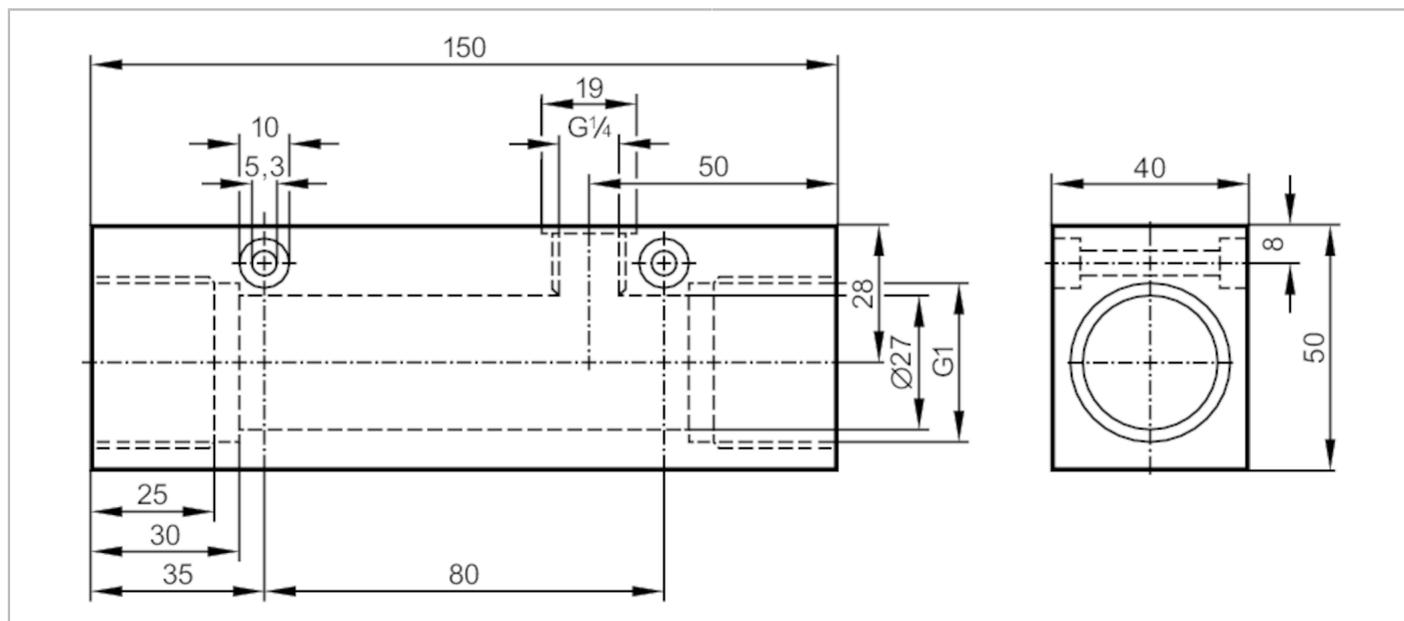

アプリケーション	
仕様	流量センサ用 SID, SF5
流速設定範囲 [l/min]	2~20, ((SI1xxx); 2~25 (SI5xxx), 工場出荷時の設定は水を使用)
アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
最大許容圧力 [MPa]	30
機械的仕様	
重量 [g]	1512.5
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	M18 x 1,5
プロセス接続	G 1
アクセサリ	
付属品	アダプタ: 1 x G1/4 BSPP, E40099 パッキン: 1, U-seal
備考	
備考	相対測定専用
梱包数	1 個