

E40167




ヘルールプロセスアダプタ

Adapt IFM-CLAMP 1,5

廃止品 - 参考資料

代替品: E33006
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

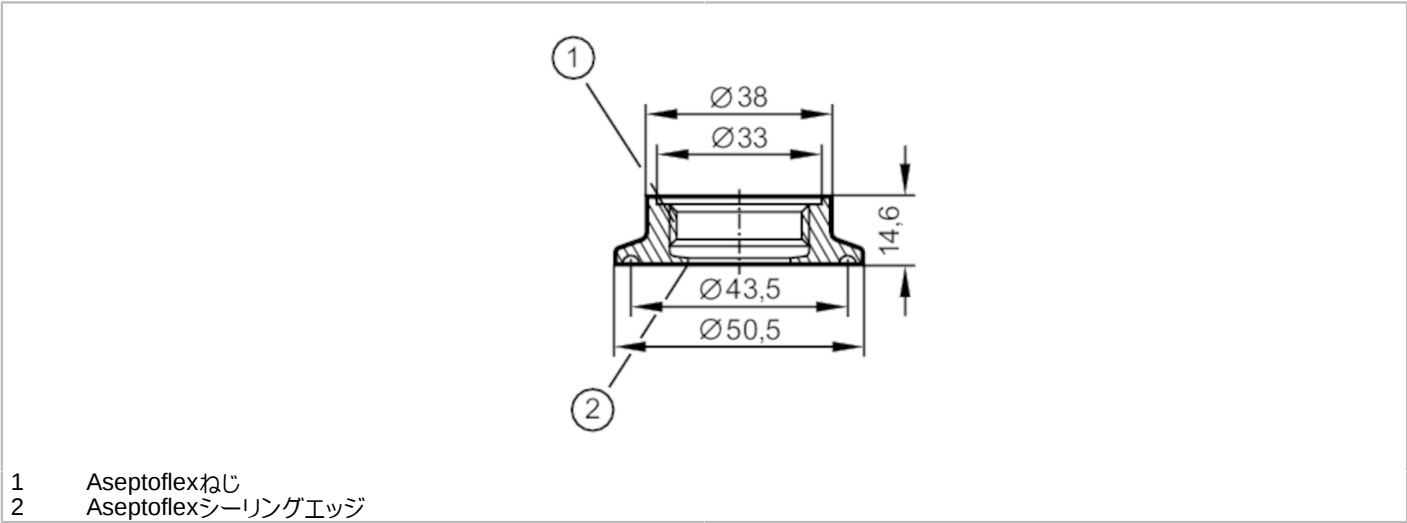

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	1.6
機械的仕様		
材質	ステンレス1.4435 (SUS316L)	
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	< 0.6 / -	
備考		
梱包数	1 個	