


# E40174



## クランプフィッティング

CLAMP ADAPTER D10 1/2 NPT

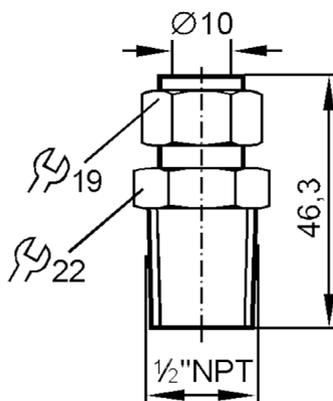

### アプリケーション

仕様	流量センサ用 $\varnothing$ 10 mm
アプリケーション	工業用アプリケーション
取付	クランプフィッティング
媒体	液体及び気体
最大許容圧力 [MPa]	30

### 使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~80
-------------	--------

### 機械的仕様

重量 [g]	80.5
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	$\varnothing$ 10 mm
プロセス接続	接圧部 1/2" NPT

### 備考

梱包数	1 個
-----	-----