


E40175



プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ

ADAPT /SI/9/IG1/2 /

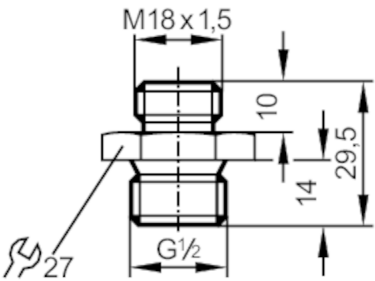

アプリケーション	
アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
最大許容圧力	[MPa] 3
機械的仕様	
重量	[g] 61.6
外形寸法	[mm] M18 x 1.5
ねじ規格	M18 x 1.5
材質	Hastelloy C-4 (2.4610)
センサ接続	M18 x 1,5
プロセス接続	接圧部 G 1/2
検出する液面レベル	[mm] 21, (測定プローブ SID, SFD, TN)
アクセサリ	
付属品	パッキン: 1, AFM
備考	
梱包数	1 個