


E40176



プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ

ADAPT /SI/9/ /G1/4 /

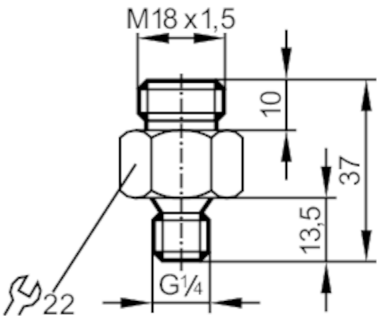

アプリケーション

アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
最大許容圧力 [MPa]	3

機械的仕様

重量 [g]	62.8
外形寸法 [mm]	M18 x 1.5
ねじ規格	M18 x 1.5
材質	Hastelloy C-4 (2.4610)
センサ接続	M18 x 1,5
プロセス接続	接圧部 G 1/4
検出する液面レベル [mm]	13.5, (測定プローブ SID, SFD, TN)

アクセサリ

付属品	パッキン: 1, AFM
-----	--------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----